

INDUSTRIESTECKVORRICHTUNGEN

FÜR DEN TÄGLICHEN BEDARF

DE



DUO SWITCHED & INTERLOCKED

NEU

DIE NEUE ABSCHALTBAR-VERRIEGELTE
WANDSTECKDOSE IN 16 UND 32 A.



- ✓ **Komfortable und zeitsparende Installation**
- ✓ **Sichere und einfache Bedienung**
- ✓ **Robustes und langlebiges Material**



Erfahren Sie mehr über die
Wandsteckdose DUO

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Inhaltsübersicht

Steckdosen	Seiten	4 - 6
Stecker	Seiten	8 - 10
Kupplungen	Seite	11
Steckvorrichtungen	Seite	12
Steckdosenkombinationen	Seiten	16 - 23



TwinCONTACT

Der schnelle und sichere Anschluss.



Wer schnell Anschluss findet, ist kontaktstark.

Das gilt besonders für den MENNEKES TwinCONTACT – die schraubenlose Feder-Klemm-Technik. Leiter abisolieren und einführen. Fertig. Kontakt ist sicher hergestellt und sogar als Verbindungsklemme zugelassen.

Leiter lösen, kein Problem. Rote Taste drücken und Leiter herausziehen. Äußerst praktisches und zeitsparendes Handling.

Wandsteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik, Befestigung von außen

IP44

A	P	230 V	400 V
16	3	1341	
16	5		31
32	5		32

Wandsteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, Befestigung von innen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, Steckdosen für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		419
32	5		422

Wandsteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, zum Durchverdrahten geeignet, zwei Außenbefestigungen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar

IP67

A	P	230 V	400 V
16	5		9142
32	5		9182

Steckdosen

Doppelbox mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik, CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse, Bestellnr. 1650 und 1651 mit G-Sicherungshalter, max. 10 A

IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		1649
16	5		1650
32	5		1651

Wandsteckdose



X-CONTACT®, zum Durchverdrahten geeignet, Befestigung von innen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen

IP44

A	P	230 V	400 V
63	5		1145A

Wandsteckdose



X-CONTACT®, Befestigung von innen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen

IP67

A	P	230 V	400 V
63	5		136A

Wandsteckdose



X-CONTACT®

IP67

A	P	230 V	400 V
125	5		143

Wandsteckdose

NEU



anschlussfertig verdrahtet, X-CONTACT®, abschaltbar, mechanische DUO-Verriegelung, Schalter 3-polig, mit Vorhängeschloss abschließbar

IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		5601506G
32	5		5603506G

Wandsteckdose

NEU



anschlussfertig verdrahtet, X-CONTACT®, abschaltbar, mechanische DUO-Verriegelung, Schalter 3-polig, mit Vorhängeschloss abschließbar

IP67

A	P	230 V	400 V
16	5		5602506G
32	5		5604506G

Steckdosen

Anbausteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, Neigung 20°, 32 A: Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		3473
32	5		1746

Anbausteckdose mit TwinCONTACT




schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, gerade Steckrichtung
IP44

A	P	230 V	400 V
16	3	1668	
16	5		3385
32	5		1797

Cepex-Wandsteckdose




lichtgrau,  ballwurfsicher nach DIN 18032
IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		4105
32	5		4110

Cepex-Anbausteckdose




perlweiß, für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet,  ballwurfsicher nach DIN 18032
IP44

A	P	230 V	400 V
16	3	4112	
16	5		4115
32	5		4120

Cepex-Unterputzsteckdose




reinweiß, mit UP-Einbaudose,  ballwurfsicher nach DIN 18032
IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		4244
32	5		4245

Cepex-Unterputzsteckdose



perlweiß, mit UP-Einbaudose,  ballwurfsicher nach DIN 18032
IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		4125
32	5		4130

DAS NONPLUS XTRA!

UNSERE POWERTOP® XTRA FAMILIE VON 16 BIS 125 A.



X-CONTACT®
INSIDE



- ✓ Xtra ergonomisch
- ✓ Xtra komfortabel
- ✓ Xtra sicher
- ✓ Xtra einfach



Eine Familie für alle Fälle!

Erfahren Sie mehr über
PowerTOP® Xtra

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Stecker

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT



schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP54

A	P	230 V	400 V
16	3	13521	
16	5		13522
32	5		13523

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®





Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP54

A	P	230 V	400 V
16	3	13502	
16	5	13509	13510
32	3	13513	
32	5		13520

Einfacher und sicherer Anschluss mit ErgoCONTACT®.

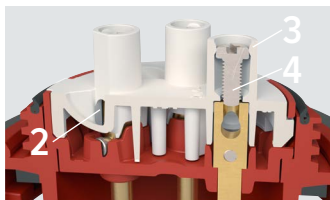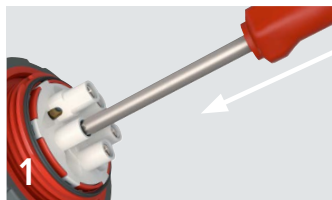

- 1 Optimierte Schraubenbetätigung**
Die ergonomisch sinnvolle Montagehaltung vereinfacht das Aufbringen des erforderlichen Drehmoments. Dass nur eine Schraube pro Kontakt bedient werden muss, vereinfacht die Installation zusätzlich und verkürzt die Anschlussdauer.

- 2 Leiterführung**
Geschwungene Leiterführungskanäle führen die Leiterenden einfach und sicher in die Kontakte.

- 3 Führungskragen**
Der Schraubweg wird durch einen Führungskragen gestützt. Das verhindert das Abrutschen und minimiert die Verletzungsgefahr.

- 4 Unverlierbare Kombikopfschrauben**
Die Schrauben sind in die Führungskragen integriert, sind absolut unverlierbar und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern bedienbar.

Einfacher und sicherer Anschluss mit SafeCONTACT.



- 1 Sicherer Kontaktschluss**
Leiter ohne Abisolieren einstecken, Klemmen mit Schraubendreher herunterhebeln – fertig!



- 2 Innenansicht SafeCONTACT**
In einem Arbeitsgang wird beim Herunterhebeln die Isolation aufgetrennt und eine sichere Kontaktverbindung hergestellt.

Winkelstecker VarioTOP®



Leitungseinführung nach links und rechts um je 60° drehbar, Kabelknickschutz, besonders geeignet im Einsatz mit Cexpe-Steckdosen

IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		3980

Winkelstecker



Kabelknickschutz, vernickelte Kontakte, besonders geeignet im Einsatz mit Cexpe-Steckdosen

IP44

A	P	230 V	400 V
16	3	1411	
32	5		3266

Stecker

Stecker AM-TOP®



einteiliges Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

IP67

A	P	230 V	400 V
16	5		288
32	5		300

Stecker PowerTOP® Xtra R



gummierte Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, vernickelte Kontakte, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

IP54

A	P	230 V	400 V
63	5		13112

Stecker PowerTOP® Xtra R



gummierte Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, vernickelte Kontakte, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

IP67

A	P	230 V	400 V
63	5		13212
125	5		13225

Phasenwender ProTOP®



Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

IP44

A	P	230 V	400 V
16	5		3319A
32	5		3322

Wandgerätestecker



IP44

A	P	230 V	400 V
16	3	332	
16	5		342
32	5		354

Wandgerätestecker



IP67

passende wasserdichte Schutzkappe für 63 A: Bestellnr. 40434

A	P	230 V	400 V
63	5		361
125	5		368

Kupplungen

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT



X-CONTACT®, schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung
IP54

A	P	230 V	400 V
16	3	14521	
16	5		14522
32	5		14523

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®



X-CONTACT®, Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung
IP54

A	P	230 V	400 V
16	3	14502	
16	5	14509	14510
32	3	14513	
32	5		14520

Kupplung AM-TOP®



einteiliges Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
IP67

A	P	230 V	400 V
16	5		550
32	5		562

Kupplung PowerTOP® Xtra



X-CONTACT®, gummierte Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
IP54

A	P	230 V	400 V
63	5		14112

Kupplung PowerTOP® Xtra



X-CONTACT®, gummierte Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
IP67

A	P	230 V	400 V
63	5		14212
125	5		14225

Steckvorrichtungen

Anbausteckdose SCHUKO®



für **ortsfesten** Einsatz, mit Klappdeckel,
3 **Steckklemmen** als Verbindungsklemmen, von 1,5 - 2,5 mm²

IP54

Farbe	230 V
-------	-------

grau	11010
blau	11011
schwarz	11012

Anbausteckdose SCHUKO®



für **ortsfesten** Einsatz, mit Klappdeckel,
3 **Schraubklemmen** als Verbindungsklemmen, von 1,5 - 2,5 mm²

IP54

Farbe	230 V
-------	-------

grau	11030
blau	11031
schwarz	11032

Stecker SCHUKO®



doppelter Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm, mit Kabelknickschutz, für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F

IP44

Farbe	230 V
-------	-------

grau	10749
blau	10838
schwarz	10754
orange	10837
rot	10839
gelb	10840
grün	10841

Kupplung SCHUKO®



mit Kabelknickschutz und Deckel,
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F

IP44

Farbe	230 V
-------	-------

grau	10751
blau	10843
schwarz	10755
orange	10842
rot	10844
gelb	10845
grün	10846

Erdkabel-Übergangskasten



für Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser, Rauchglasdeckel, Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24 mm Ø, 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm², vorverdrahtet


IP44

D-Sicherungssockel	bis 400 V
--------------------	-----------

1 x D01 (E14)	10895
2 x D01 (E14)	10896

AMAXX®

DER SERIENERFOLG FÜR ALLE ANFORDERUNGEN.

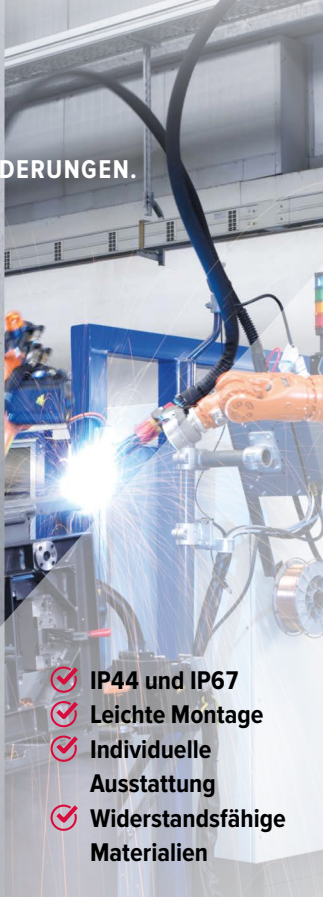


- ✓ IP44 und IP67
- ✓ Leichte Montage
- ✓ Individuelle Ausstattung
- ✓ Widerstandsfähige Materialien



Erfahren Sie mehr über
AMAXX®

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

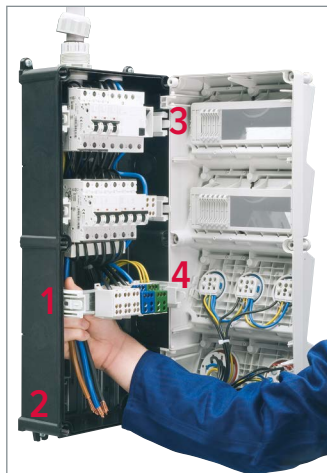

- 1 Vorziehbare Tragschienen**
Durch die vorziehbaren Tragschienen und den großen, glatten Anschlussraum wird das Einführen sowie der Anschluss großer Leitungen wesentlich erleichtert.
- 2 Ein-Mann-Montage**
Kürzere Montagezeiten bei der neuen anwenderfreundlichen Außenbefestigung.
- 3 Anscharniertes Gehäuseoberteil**
Das anschnierte, seitlich öffnende Gehäuse erleichtert die Anschlussarbeit.
- 4 Einsatzbereit**
Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft.



Generell schräge Steckrichtung



Sichtfenster nach unten klappbar.



Unverlierbare Doppelgewinde-Deckelschrauben.



Abschließbar, Gehäuse plombierbar.

Steckdosenkombinationen – Referenzprojekte AMAXX®

Industrie

Julius Kleemann, Deutschland



Kundenspezifische Projektierung

- 4er AMAXX®
- Schutzart IP44
- SCHUKO® Steckdosen
- RJ45 2fach Datenanschlussdosen
- Dateneinsätze DAT BTR und Überspannungsableiter
- FI- und LS-Schalter

AMAXX® Vorteile

- Fertigung nach EN/IEC 60309 und 61439



Container Terminals

Containerhafen Grangemouth, Großbritannien



Kundenspezifische Projektierung

- Drei 5er AMAXX®
- Schutzart IP67
- CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung
- Hochwärmebeständige Kontaktträger
- Vernickelte Kontakte
- NH Sicherungs-Unterteil
- FI- und LS-Schalter

AMAXX® Vorteile

- Fertigung nach EN/IEC 60309 und 61439



Steckdosenkombinationen

AMAXX®, Schutzart IP44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Lichtgrau RAL 7035, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe. Gehäuse, mit Ausnahme von 130 x 225 mm und 650 x 112,5 mm, seitlich anscharniert. Weitere Kombinationen auf Anfrage.



CEE-Steckdosen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V



CEE-Steckdosen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V



CEE-Steckdosen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 1 p, C

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 1 p, C

Absicherung

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
I_{nA} 30 A
RDF 0,95

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
I_{nA} 32 A
RDF 1

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 16 A
I_{nA} 16 A
RDF 1

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 40 A
I_{nA} 36 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

260 x 225 mm (H x B)

Gehäusegröße

650 x 112,5 mm (H x B)

Gehäusegröße

130 x 225 mm (H x B)

Gehäusegröße

260 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

920009

Bestellnummer

960003

Bestellnummer

910007

Bestellnummer

920015

Steckdosenkombinationen

AMAXX®, Schutzart IP44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Lichtgrau RAL 7035, Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe. Gehäuse seitlich anschmarrt. Weitere Kombinationen auf Anfrage.



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Datendosen

2 Cepex RJ45, 2-fach
Cat.6



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 40 A
I_{nA} 40 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

390 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

930013

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit

für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 40 A
I_{nA} 40 A
RDF 1

Gehäusegröße

520 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

940018

Steckdosen SCHUKO®

3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C
3 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit

für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 32 A
I_{nA} 32 A
RDF 0,9

Gehäusegröße

390 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

930008

Steckdosen SCHUKO®

3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 3 p, C
3 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit

für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 100 A
I_{nA} 45 A
RDF 0,7

Gehäusegröße

520 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

940006

Steckdosenkombinationen

EverGUM®, Vollgummi, Signalgelb, Schutzart IP44

anschlussfertig verdrahtet, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe bzw. unter Gehäusedeckel. Weitere Kombinationen auf Anfrage.



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 1 p, B

Anschlussmöglichkeit

für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 100 A
I_{nA} 45 A
RDF 0,6

Gehäusegröße

380 x 230 mm (H x B)

Bestellnummer

70005



CEE-Steckdosen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

Zuleitung

2 m H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker
16 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Gehäusegröße

445 x 135 mm (H x B)

Bestellnummer

70028



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 1 p, B

Zuleitung

2 m H07RN-F5G4
mit CEE-Stecker
32 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

I_{nA} 32 A
RDF 0,95

Gehäusegröße

306 x 230 x 288 mm

Bestellnummer

70351



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

2 Neozed D 01, 3 p
2 Neozed D 01, 1 p

Zuleitung

2 m H07RN-F5G4
mit CEE-Stecker
32 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

I_{nA} 32 A
RDF 1

Gehäusegröße

306 x 230 x 288 mm

Bestellnummer

70433

Steckdosenkombinationen

AMAXX®, abhängig, Schutzart IP44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Rapsgelb RAL 1021, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe. Mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und Kettenset.



CEE-Steckdosen

2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Datendosen

1 Cepex RJ45, 2-fach
Cat.6

Steckdosen SCHUKO®

4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Steckdosen SCHUKO®

3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 16 A, 3 p, C
4 LS 16 A, 3 p, C

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C
3 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 10 mm²

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 40 A
I_{nA} 40 A
RDF 0,7

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 32 A
I_{nA} 32 A
RDF 1

Gehäusegröße

260 x 225 mm (H x B)

Gehäusegröße

260 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

970004GE

Bestellnummer

970005GE

Kompaktverteiler, Schutzart IP44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Lichtgrau RAL 7035.



Datendosen

1 Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ45 Anschlussmodulen, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR

Datendosen

1 Cepex-Datensteckdose (gleiche Schließung) mit 2 RJ45 Anschlussmodulen, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Steckdosen SCHUKO®

4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Leitungseinführung

2 x M 25 oben (verschlossen)
1 Kabelverschraubung M 25 unten
1 Kabelverschraubung M 25 unten (Dichteinsatz für 3 Einzelkabel bis 5-7 mm Durchmesser)

Leitungseinführung

2 x M 25 oben (verschlossen)
1 Kabelverschraubung M 25 unten
1 Kabelverschraubung M 25 (3 x 5-7) unten (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser)

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
3 x 4 mm²

Anschlussmöglichkeit

für 1 Leitung bis
5 x 4 mm²

Gehäusegröße

118 x 170 mm (H x B)

Gehäusegröße

260 x 160 mm (H x B)

Bestellnummer

25705

Bestellnummer

25748

Steckdosenkombinationen

AirKRAFT®



Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16 A, 5 p, 400 V,
3 Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V

Anschlussmöglichkeit:
für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Farbe	Bestellnummer
rot	94550RO
gelb	94550GE
silber	94550SI

3KRAFT®



Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16 A, 5 p, 400 V
2 Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V

Anschlussmöglichkeit:
für eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Farbe	Bestellnummer
rot	94350RO
gelb	94350GE
silber	94350SI

Ketten-Set



zur Deckenabhängung von
AirKRAFT® - und 3KRAFT®
Steckdosenkombinationen

Typ	Bestellnummer
AirKRAFT®	106060
3KRAFT®	106123

Druckluftschnellverschluss

für AirKRAFT® und 3KRAFT®



NW	Bestellnummer
9 mm	208620
13 mm	208621

DELTA-BOX



Bestückung:
3 Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V

Anschlussmöglichkeit:
für eine Leitung bis 5 x 6 mm²

Bestellnummer
92798

DELTA-BOX



Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16 A, 5 p, 400 V
2 Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V

Anschlussmöglichkeit:
für eine Leitung bis 5 x 6 mm²

Bestellnummer
92915

ALLES IM GRIFF!

EVERBOX® GRIP – DER NEUE
ANSATZ MOBILER VERTEILUNG.



- ✓ mobil
- ✓ stabil
- ✓ griffig







Erfahren Sie mehr über
EverBOX® Grip

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Steckdosenkombinationen

EverBOX® Grip, Kunststoff, Schutzart IP44

anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse Schwarz, Griffe Rot oder Schwarz. Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe.


			
CEE-Steckdosen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-Steckdosen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-Steckdosen 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-Steckdosen 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
Steckdosen SCHUKO® 8 SCHUKO® 16 A, 230 V	Steckdosen SCHUKO® 6 SCHUKO® 16 A, 230 V	Steckdosen SCHUKO® 8 SCHUKO® 16 A, 230 V	Steckdosen SCHUKO® 6 SCHUKO® 16 A, 230 V
Absicherung 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 2 LS 16 A, 3 p, C 8 LS 16 A, 1 p, C	Absicherung 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 1 LS 16 A, 3 p, C 6 LS 16 A, 1 p, C	Absicherung 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 8 LS 16 A, 1 p, C	Absicherung 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 6 LS 16 A, 1 p, C
Anschlussmöglichkeit 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V	Anschlussmöglichkeit 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V	Anschlussmöglichkeit 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V	Anschlussmöglichkeit 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Anschlusswerte I _{nA} 32 A RDF 0,7	Anschlusswerte I _{nA} 32 A RDF 0,6	Anschlusswerte I _{nA} 16 A RDF 1	Anschlusswerte I _{nA} 16 A RDF 1
Gehäusegröße 530 x 370 x 320 mm (L x B x H)	Gehäusegröße 530 x 370 x 320 mm (L x B x H)	Gehäusegröße 530 x 370 x 320 mm (L x B x H)	Gehäusegröße 530 x 370 x 320 mm (L x B x H)
Bestellnummer 9502956RT	Bestellnummer 9502969SW	Bestellnummer 9502972SW	Bestellnummer 9502985RT

Steckdosenkombinationen

EverBOX®, Isolierstoff, Tiefschwarz, Schutzart IP44 und IP67

anschlussfertig verdrahtet, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe.

Weitere Kombinationen auf Anfrage.

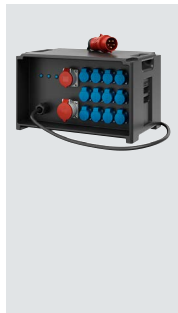

CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

12 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C, 10 kA
12 LS 16 A, 1 p, C, 10 kA
3 Phasenkontroll-
leuchten grün

Zuleitung

2 m H07RN-F5G6
mit CEE-Stecker
32 A, 5 p, 400 V

Schutzart

IP44

Anschlusswerte

I_{nA} 32 A
RDF 1

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm

Bestellnummer

9500722



CEE-Steckdosen

2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
4 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

5 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

2 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 32 A, 3 p, C
4 LS 16 A, 3 p, C
5 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m H07RN-F5G10
mit CEE-Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Schutzart

IP44

Anschlusswerte

I_{nA} 63 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm

Bestellnummer

9500706



CEE-Steckdosen

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

9 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 3 p, C
9 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m H07RN-F5G10
mit CEE-Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Schutzart

IP44

Anschlusswerte

I_{nA} 63 A
RDF 0,6

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm

Bestellnummer

9500748



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Steckdosen SCHUKO®

6 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 3 p, C
6 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m H07RN-F5G10
mit CEE-Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Schutzart

IP67

Anschlusswerte

I_{nA} 63 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm

Bestellnummer

9500719

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: +49 2723 41-1
Fax: +49 2723 41-214
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de

