

INDUSTRIESTECKVORRICHTUNGEN 2021

FÜR DEN TÄGLICHEN BEDARF



Unsere Partner

Dysbox SA	Route de l'Aéroport 37 1950 Sion	T 027 451 80 00 F 027 451 80 01	www.dysbox04.ch info@dysbox04.ch
Elektro-Material AG	Heinrichstrasse 200 8005 Zürich	T 044 278 12 12 F 044 278 12 99	www.elektro-material.ch em-zh@elektro-material.ch
Fabbri SA	Via Broschina 21a 6963 Pregassona	T 091 973 22 55 F 091 973 22 66	www.fabbri.ch info@fabbri.ch
Otto Fischer AG	Aargauerstrasse 2 Postfach 8010 Zürich	T 044 276 76 76 F 044 276 76 86	www.ottofischer.ch admin@ofag.ch
A. Saesseli & Co AG	Pflanzschulstrasse 17 Postfach 8411 Winterthur	T 052 235 26 26 F 052 235 26 36	www.saesseli.ch saesseli@saesseli.ch
Standard AG	Freulerstrasse 6 Postfach 762 4127 Birsfelden	T 061 378 82 00 F 061 378 82 01	www.standard.ch verkauf@standard.ch
Winterhalter + Fenner AG	Hertistrasse 31 8304 Wallisellen	T 044 839 57 11 F 044 839 57 57	www.w-f.ch verkauf_wa@w-f.ch
ElectroLAN SA	Rue des Tunnels 67-69 2000 Neuchâtel	T 032 737 88 88 F 032 737 88 80	www.electrolan.ch vente@electrolan.ch

Lieferung über Ihren VES-Grossisten.

Steckdosen

Wandsteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik,
Befestigung von aussen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	1341	728 402 000
16	5	400	31	728 602 000
32	5	400	32	728 602 100

Wandsteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik,
zum Durchverdrahten geeignet, Befesti-
gung von innen, Gehäuseunterteil um
180° drehbar, Steckdosen für den Einbau
eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	419	728 602 220
32	5	400	422	728 602 320

Doppelbox mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik,
Befestigung von innen
1649CH: CEE 16 A, 5 p, mit Typ 25
1651CH: CEE 32 A, 5 p, mit Typ 23

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	1649CH	728 601 200
32	5	400	1651CH	728 901 200

Wandsteckdose



Schraubanschluss,
Befestigung von Innen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	101	728 400 120
16	5	400	1419	728 600 200
32	5	400	1557	728 900 200

Wandsteckdose



X-CONTACT,
Schraubanschluss, Befestigung von
Innen, Gehäuseunterteil um
180° drehbar, (Bestell-Nr. 136A)

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
63	5	400	136A	729 500 300
125	5	400	143	729 800 000

Wandsteckdose



X-CONTACT,
Schraubanschluss, zum Durchverdrahten
geeignet, Befestigung von Innen,
Gehäuseunterteil um 180° drehbar

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
63	5	400	1145A	729 500 200

Steckdosen

Wandsteckdose



Schraubanschluss, Befestigung von aussen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	27001	728 400 020
16	5	400	27004	728 600 000
32	5	400	27008	728 900 000

Wandsteckdose



Schraubanschluss, Befestigung von aussen

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	9301	728 400 600
16	5	400	9342	728 600 600
32	5	400	9382	728 900 600

Anbausteckdose mit TwinCONTACT



schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, gerade Steckrichtung

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	1668	768 402 000
16	5	400	3385	768 602 000
32	5	400	1797	768 602 500

Anbausteckdose



Schraubanschluss, gerade Steckrichtung
63 A: X-CONTACT

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	1366	768 400 020
16	5	400	1385	768 600 000
32	5	400	1276	768 900 000
63	5	400	1252A	769 500 000

Anbausteckdose



Schraubanschluss, Neigung 20°
63 A: X-CONTACT

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	1463	768 400 220
16	5	400	1473	768 600 200
32	5	400	1500	768 900 200
63	5	400	1155A	769 500 200

Cepex-Unterputzsteckdose



Schraubanschluss, perlweiss, mit UP-Einbaudose, ballwurfsicher nach DIN 18032

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	4122	738 400 100
16	5	400	4125	738 600 100
32	5	400	4130	738 900 100

Stecker

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

NEU



schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 54

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	13521	in Bearbeitung
16	5	400	13522	778 601 600
32	5	400	13523	778 901 620

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT

NEU





Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 54

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	13502	in Bearbeitung
16	5	400	13510	778 600 600
32	5	400	13520	778 900 620

Einfacher und sicherer Anschluss mit ErgoCONTACT.

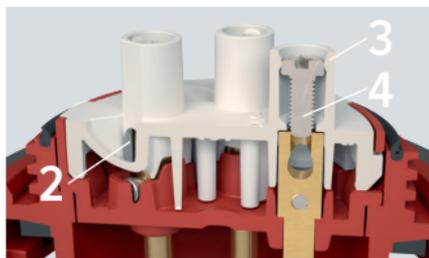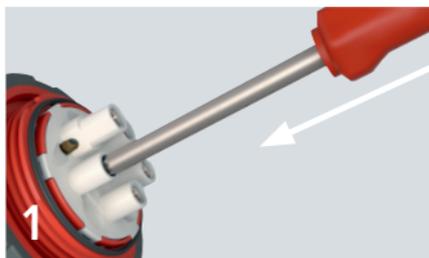

- 1 Optimierte Schraubenbetätigung**
Die ergonomisch sinnvolle Montagehaltung vereinfacht das Aufbringen des erforderlichen Drehmoments. Dass nur eine Schraube pro Kontakt bedient werden muss, vereinfacht die Installation zusätzlich und verkürzt die Anschlussdauer.
- 2 Leiterführung**
Geschwungene Leiterführungs Kanäle führen die Leiterenden einfach und sicher in die Kontakte.
- 3 Führungskragen**
Der Schraubweg wird durch einen Führungskragen gestützt. Das verhindert das Abrutschen und minimiert die Verletzungsgefahr.
- 4 Unverlierbare Kombikopfschrauben**
Die Schrauben sind in die Führungskragen integriert, sind absolut unverlierbar und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern bedienbar.

Stecker

Stecker ProTOP



Schraubanschluss, vernickelte Kontakte, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
32	5	400	14AV	778 901 200

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT



Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, gummierte Verschraubung mit Abdichtung

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	13563	

Stecker PowerTOP®



Schraubanschluss, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung und aussenliegende Zugentlastung

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
32	5	400	3977	778 900 100

Stecker PowerTOP®



Schraubanschluss, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung und aussenliegende Zugentlastung

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	3821	778 600 400
32	5	400	3853	778 900 400

Stecker PowerTOP® Xtra R



Schraubanschluss, gummierte Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung und aussenliegende Zugentlastung

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
63	3	230	13102	779 500 080
63	4	400	13106	779 500 090
63	5	400	13112	779 500 200

Stecker PowerTOP® Xtra R



Schraubanschluss, gummierte Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung und aussenliegende Zugentlastung

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
63	3	230	13202	779 501 080
63	4	400	13206	779 501 090
63	5	400	13212	779 500 400

Stecker

Stecker PowerTOP® Xtra R



Schraubanschluss, gummierte Griffflächen, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung und aussenliegende Zugentlastung

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
125	3	230	13216	779 800 080
125	4	400	13219	779 800 090
125	5	400	13225	779 800 200

Phasenwender AM-TOP



Schraubanschluss, einteiliges Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	319	778 609 000
32	5	400	322	778 909 000

Wandgerätestecker



Schraubanschluss, Befestigung von Innen

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	342	728 601 100
32	5	400	354	728 901 100

Wandgerätestecker



Schraubanschluss, Befestigung von Innen, wasserdichte Schutzklappe für 63 A Bestell.-Nr. 40434

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
63	5	400	361	729 511 100
125	5	400	368	729 811 100

Prüfstecker Drehfeld-Control



Drehfeldrichtungsanzeiger - LED Anzeige der 3 Phasen, zum gefahrlosen Kontrollieren der Drehfeldrichtung bei CEE-Steckdosen

IP 54

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	1414	778 609 010
32	5	400	1415	778 909 010
63	5	400	1437	779 509 010

Steck-Stop



passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
			41416	679 001 070

Kupplungen

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

NEU



X-CONTACT, schraubenlose
Schneid-Klemm-Technik, ergono-
mische Gehäuseform mit genoppten
Griffflächen, gummierte Verschraubung
mit Abdichtung
IP 54

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	14521	in Bearbeitung
16	5	400	14522	788 601 600
32	5	400	14523	788 901 620

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT

NEU



X-CONTACT, Schraubanschlusstechnik
ErgoCONTACT, ergonomische
Gehäuseform mit genoppten Griffflächen,
gummierte Verschraubung mit
Abdichtung
IP 54

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	3	230	14502	in Bearbeitung
16	5	400	14510	788 600 600
32	5	400	14520	788 900 620

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT

NEU



X-CONTACT, Schraubanschlusstechnik
ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuse-
form mit genoppten Griffflächen, hoch-
wärmebeständige Kontaktträger, gum-
mierte Verschraubung mit Abdichtung
IP 54

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	14563	in Bearbeitung

Kupplung ProTOP



Schraubanschluss, vernickelte Kontakte,
Verschraubung mit Abdichtung,
Zugentlastung und Kabelknickschutz,
Gewindeverschluss und Sicherungs-
schieber
IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
32	5	400	16AV	788 901 200

Kupplung PowerTOP®



Schraubanschluss, hochwärmebestän-
dige Kontaktträger, Verschraubung und
ausenliegende Zugentlastung
IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	3964	788 600 100
32	5	400	3976	788 900 100

Kupplung PowerTOP®



Schraubanschluss, hochwärmebestän-
dige Kontaktträger, Verschraubung und
ausenliegende Zugentlastung
IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
16	5	400	3881	788 600 400
32	5	400	3907	788 900 400

Kupplungen

Kupplung PowerTOP® Xtra R



X-CONTACT, gummierte Griffflächen, hochwärmeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

IP 44

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
63	3	230	14102	789 500 080
63	4	400	14106	789 500 090
63	5	400	14112	789 500 200

Kupplung PowerTOP® Xtra R



X-CONTACT, gummierte Griffflächen, hochwärmeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
63	3	230	14202	789 501 080
63	4	400	14206	789 501 090
63	5	400	14212	789 500 400

Kupplung PowerTOP® Xtra R



X-CONTACT, gummierte Griffflächen, hochwärmeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

IP 67

A	P	V	Best.-Nr.	E-No.
125	3	230	14216	789 800 490
125	4	400	14219	789 800 480
125	5	400	14225	789 800 500

X-CONTACT
INSIDE



**Erfahren Sie mehr über die neue
Generation Kontakthülsen.**

Weitere Informationen finden Sie unter
www.x-contact.info



Steckdosenkombinationen – AMAXX®

AMAXX® Steckdosenkombinationen, Schutzart IP 44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Elektrograu RAL 7035, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe. Gehäuse, mit Ausnahme von 130 x 225 mm, seitlich anscharniert.
Weitere Kombinationen auf Anfrage.

			
CEE-Steckdosen	CEE-Steckdosen	CEE-Steckdosen	CEE-Steckdosen 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
Anbausteckdosen 1 Typ 25	Anbausteckdosen 1 Typ 25	Anbausteckdosen 1 Typ 25	Anbausteckdosen 1 Typ 25
Anbausteckdosen 2 Typ 23	Anbausteckdosen 2 Typ 23	Anbausteckdosen 5 Typ 23	Anbausteckdosen 1 Typ 23
Absicherung	Absicherung 1 LS 16 A, 3 p, C 2 LS 16 A, 1 p, C 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A	Absicherung	Absicherung
Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²	Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²	Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 6 mm ²	Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²
Anschlusswerte Vorsicherung max. 16 A I _{nA} 16 A	Anschlusswerte Vorsicherung max. 63 A I _{nA} 29 A RDF 0,9	Anschlusswerte Vorsicherung max. 16 A I _{nA} 16 A	Anschlusswerte Vorsicherung max. 16 A I _{nA} 16 A
Gehäusegrösse 130 x 225 mm (HxB)	Gehäusegrösse 260 x 225 mm (HxB)	Gehäusegrösse 260 x 225 mm (HxB)	Gehäusegrösse 130 x 225 mm (HxB)
Best.-Nr. 910440 E-No. 834 792 389	Best.-Nr. 920277 E-No. 834 792 069	Best.-Nr. 922323 E-No. 834 792 379	Best.-Nr. 910223 E-No. 834 792 099

Steckdosenkombinationen – AMAXX®

AMAXX® Steckdosenkombinationen, Schutzart IP 44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Elektrograu RAL 7035, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe. Gehäuse seitlich anscharniert. Weitere Kombinationen auf Anfrage.



CEE-Steckdosen
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
1 Typ 23

Absicherung
1 LS 16 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 1 p, C
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 63 A
 I_{nA} 27 A
RDF 0,7

Gehäusegrösse
260 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr. 920201
E-No. 834 792 019



CEE-Steckdosen
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
2 Typ 25

Anbausteckdosen
3 Typ 23

Absicherung
2 LS 16 A, 3 p, C
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 100 A
 I_{nA} 29 A
RDF 0,8

Gehäusegrösse
390 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr. 930299
E-No. 834 792 059



CEE-Steckdosen
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
abschaltbar mit mecha-
nischer Duo-Verriegelung

Anbausteckdosen

Anbausteckdosen

Absicherung
2 LS 16 A, 3 p, C
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 100 A
 I_{nA} 29 A
RDF 0,9

Gehäusegrösse
390 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr. 933416
E-No. 834 792 399



CEE-Steckdosen
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
2 Typ 23

Absicherung
2 LS 16 A, 3 p, C
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 2 Leitungen bis
5 x 25 mm²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 63 A
 I_{nA} 29 A
RDF 0,45

Gehäusegrösse
390 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr. 930231
E-No. 834 792 029

Steckdosenkombinationen – AMAXX®

AMAXX® Steckdosenkombinationen, Schutzart IP 44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Elektrograu RAL 7035, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe. Gehäuse, mit Ausnahme von 650 x 112,5 mm, seitlich anscharrniert. Weitere Kombinationen auf Anfrage.



CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
2 Typ 23


Absicherung
2 LS 16 A, 3 p, C 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 32 A I _{nA} 32 A RDF 0,4

Gehäusegrösse
390 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr.	E-No.
930298	834 792 049

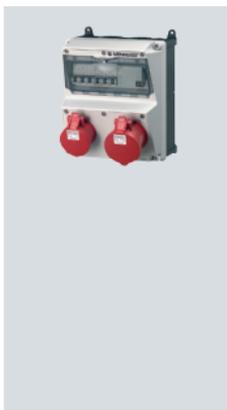

CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen

Anbausteckdosen

Absicherung
1 LS 32 A, 3 p, C 1 LS 16 A, 3 p, C 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 40 A I _{nA} 34 A RDF 0,7

Gehäusegrösse
260 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr.	E-No.
920022	834 792 319



CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
3 Typ 25

Anbausteckdosen
2 Typ 23

Absicherung
1 LS 32 A, 3 p, C 2 LS 16 A, 3 p, C 1 LS 16 A, 1 p, C 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 63 A I _{nA} 45 A RDF 0,35

Gehäusegrösse
520 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr.	E-No.
940215	834 792 039



CEE-Steckdosen

Anbausteckdosen

Anbausteckdosen
3 Typ 23

Absicherung
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 3 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 63 A I _{nA} 16 A RDF 1


Gehäusegrösse
650 x 112,5 mm (HxB)

Best.-Nr.	E-No.
960219	834 792 089

Daten- / Netzwerktechnik

Schutzart IP 44

Netzwerk-Kompaktverteiler anschlussfertig verdrahtet

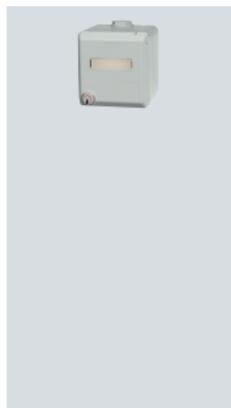

Cepex-Leergehäuse

grau, als Aufputzsteckdose zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen für Reichle + De-Massari Typ Modul Real 10,

mit Beschriftungsfeld

abschliessbares Sicherheitsschloss,

zwei Schlüssel, auch mit gleicher Schliessung



Netzwerk-Kompaktverteiler

1 Cepex-Datensteckdose mit 2 Datenmodulen Reichle + De-Massari RJ45, Real 10, Cat.6, geschirmt
2 Steckdosen Typ 23

Leitungseinführung:

2 x M 25 oben (verschlossen),
1 Kabelverschraubung M 25 unten,
1 Verschraubungsset M 25 für Netzwerk-Gehäuse, schwarz (mit 3 Öffnungen 5-7 mm und 2 Blindstopfen)

Anschlussklemmen:


für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²

Gehäusegrösse:

118 x 170 mm (HxB)

Schutzart IP 44

anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Elektrograu RAL 7035, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe. Gehäuse, mit Ausnahme von 130 x 225 mm, seitlich anschärnt.

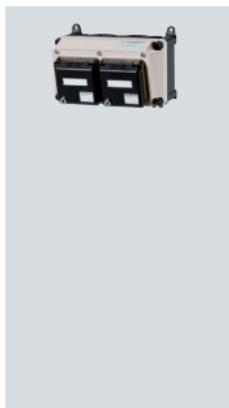

Netzwerk-Gehäuse AMAXX®

2 Cepex-Datensteckdosen mit je 2 Datenmodulen Reichle + De-Massari RJ45, Real 10, Cat.6, geschirmt

Leitungseinführung:

je 2 x M 25 oben und unten
je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden

Anschlussklemmen:

Eingebaute DIN-Schiene (35 mm)

Gehäusegrösse:

130 x 225 mm (HxB)



Netzwerk-Gehäuse AMAXX®

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
1 Cepex-Datensteckdose mit 2 Datenmodulen Reichle + De-Massari RJ45, Real 10, Cat. 6, geschirmt
2 Steckdosen Typ 23

Absicherung:

1 LS 16 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 1 p, C
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Leitungseinführung:

je 2 x M 40 oben und unten (verschlossen)
je 2 x M 20 oben und unten (verschlossen)

Anschlussklemmen:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Gehäusegrösse:

390 x 225 mm (HxB)

Best.-Nr.	E-No.
4375	i. Bearbeitung

Best.-Nr.	E-No.
25738	834 798 309

Best.-Nr.	E-No.
25120	834 798 119

Best.-Nr.	E-No.
934854	834 792 239

Steckdosenkombinationen – EverGUM

aus Vollgummi, Schutzart IP 44

anschlussfertig verdrahtet, Signalgelb RAL 1003, Schwarz RAL 9005.

Weitere Kombinationen auf Anfrage.



CEE-Steckdosen
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
2 Typ 25

Anbausteckdosen
4 Typ 23

Absicherung
2 LS 16 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 1 p, C
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis
5 x 16 mm²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 40 A
I_{nA} 40 A
RDF 0,95

Gehäusegrösse
380 x 230 mm (HxB)

Best.-Nr. 7304214SW
E-No. 834 791 049



CEE-Steckdosen
3 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
3 Typ 23

Absicherung
3 LS 16 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 3 p, C
1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis
5 x 16 mm²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 100 A
I_{nA} 45 A
RDF 0,6

Gehäusegrösse
380 x 320 mm (HxB)

Best.-Nr. 7307753
E-No. 834 791 089



CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
2 Typ 23

Absicherung
1 LS 32 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 1 p, C
1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis
5 x 16 mm²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 63 A
I_{nA} 43 A
RDF 0,45

Gehäusegrösse
380 x 230 mm (HxB)

Best.-Nr. 7202170
E-No. 834 791 029



CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
3 Typ 23

Absicherung
1 LS 32 A, 3 p, C
3 LS 16 A, 3 p, C
1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis
5 x 16 mm²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 63 A
I_{nA} 43 A
RDF 0,45

Gehäusegrösse
380 x 320 mm (HxB)

Best.-Nr. 7307682
E-No. 834 791 099

Steckdosenkombinationen – EverGUM

aus Vollgummi, Schutzart IP 44

anschlussfertig verdrahtet, Signalgelb RAL 1003, Schwarz RAL 9005.

Weitere Kombinationen auf Anfrage.



CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
2 Typ 25

Anbausteckdosen
6 Typ 23

Absicherung
1 LS 32 A, 3 p, C 2 LS 16 A, 3 p, C 3 LS 16 A, 1 p, C 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ²

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 63 A I _{nA} 56 A RDF 0,5

Gehäusegrösse
380 x 320 mm (HxB)

Best.-Nr.	E-No.
7205561	834 791 149



CEE-Steckdosen
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
2 Typ 23

Absicherung
1 LS 16 A, 3 p, C 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
3 m Kabel H07RN- F5G2,5 und 1 CEE- Stecker 16 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 16 A I _{nA} 16 A RDF 1

Gehäusegrösse
370 x 135 x 95 mm (LxBxH)

Best.-Nr.	E-No.
7106982	834 791 199



CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
3 Typ 23

Absicherung
1 LS 16 A, 3 p, C 3 LS 16 A, 1 p, C 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
CEE-Gerätestecker 32 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 32 A I _{nA} 32 A RDF 0,7

Gehäusegrösse
300 x 230 x 287 mm (LxBxH)

Best.-Nr.	E-No.
7410385	834 791 059



CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Anbausteckdosen
1 Typ 25

Anbausteckdosen
3 Typ 23

Absicherung
1 LS 16 A, 3 p, C 3 LS 16 A, 1 p, C 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A

Anschlussmöglichkeit
2 m Kabel H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 32 A I _{nA} 32 A RDF 0,75

Gehäusegrösse
300 x 230 x 287 mm (LxBxH)

Best.-Nr.	E-No.
7410398	834 791 069

Ansprechpartner bei MENNEKES



Markus Kny

Phone: +49 2723 41-698
markus.kny@MENNEKES.de



Ivonne Korb

Phone: +49 2723 41-595
ivonne.korb@MENNEKES.de

FERRATEC

Ferratec AG

Grossmattstrasse 19
8964 RUDOLFSSTETTEN
SWITZERLAND

Phone: 0 56 649 21-21
Fax: 0 56 649 21-41
info@ferratec.ch

www.ferratec.ch

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Strasse 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: +49 2723 41-1
Fax: +49 2723 41-214
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de



1038300DS3TNov20.V

Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.