

## Winkelstecker

Bestellnr. 1411




- Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 44
Gewicht	115 g
Prüfzeichen	NL,Kema, CN,CQC

## Abmessungen

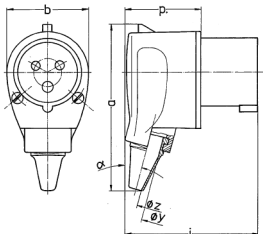

2 MB 69	Amp.	16	32
	Pole	3	3
Maße in mm	a	107	96
	b	53	72
	i	85	115
	p.	49	70
	y	17,5	22
	z	7	11
	α	15°	8°
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1	2,5
		-2,5	-6