

Anbausteckdose Bestellnr. 20148A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- einheitlicher Bohrlochabstand
- Steckdosen mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 67 |
| Flansch | 110x106 mm |
| Bohrloch | 90x90 mm |
| Neigung | 15 ° |
| Gewicht | 727 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE |

Abmessungen

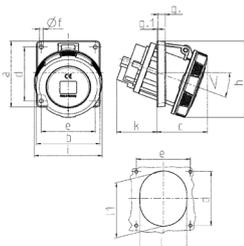

| Zeichnung | Amp. | 16 | 32 | 63 | 125 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 580/601 | Pole | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | b | 106 | 106 | 106 | 106 |
| | c | 55 | 59 | 84 | 84 |
| | d | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | e | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | f | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 6,5 |
| | g | 8 | 8 | 12 | 12 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 110 | 115 | 128 | 128 |
| | i | 89 | 106 | 113 | 113 |
| | k | 28 | 46 | 64 | 67 |
| | l | 78 | 87 | 92 | 92 |
| | l1 | - | - | 98 | 98 |
| | < | 15° | 15° | 20° | 15° |
| Klemme für Leiterquer- | | 1,5 | 2,5 | 6 | 6 |
| schnitt von bis mm² | | -4 | -10 | -20 | -20 |
| | | | | | -70 |