

## Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT

Bestellnr. 13510




- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	228 g
Prüfzeichen	DE, VDE

### Abmessungen

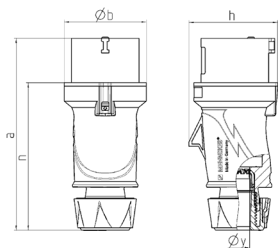

Zeichnung Z MB 253	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	154	163	196
	b	55	68	78
	h	58	74	86
	n	118	122	151
	y	15	17,2	24,7
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-6