

Unterputz-Verteiler

Bestellnr. 84374




- Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
- Fronttür und Blendrahmen geschliffen (K240), Einputzkasten Edelstahl blank. Auf Wunsch Material 1.4571
- Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür

Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 32 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 3 p, C • 2 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max.	100 A
InA	44 A
RDF	0.7
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart	IP 43
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	19000 g
Höhe	520 mm
Breite	360 mm
Tiefe	200 mm

Abmessungen

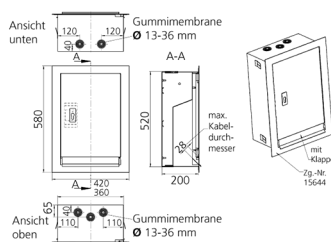

Zeichnung
1 MB 430

Maße in mm