

AMAXX® s Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 960040




- hohe Chemikalienbeständigkeit
- mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- anschlussfertig verdrahtet
- Oberteil grau RAL 7000
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 16 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max.	63 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht	3510 g
Höhe	650 mm
Breite	112.5 mm

Abmessungen

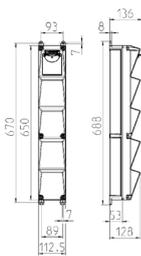

Zeichnung 1 MB 541

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. 1 x M 25 oben und 1 x M 25 unten oder 1 x M 32 oben und 1 x M 32 unten, dazu 1 x M 20 oben/unten zum Ausschneiden.