

## Stecker

Bestellnr. 677A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

## Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	3 p
Volt	20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	100-200 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	177 g
Prüfzeichen	CN,CQC

## Abmessungen

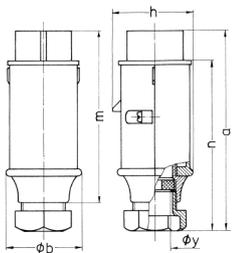

Zeichnung 2 MB 158	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	150	150	150	150
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	128	128	128	128
	n	130	130	130	130
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10