


Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11331F

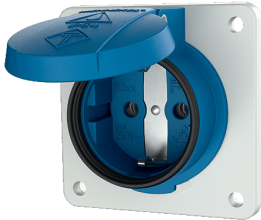


- für ortsveränderlichen Einsatz
- mit Klappdeckel
- auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
- 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 54
Shutter	false
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	80 g

Abmessungen

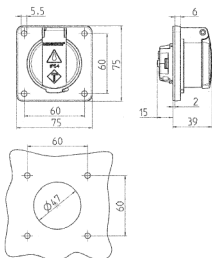

Zeichnung
1 MB 592
Maße in mm