

## Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 10843




- Schraubkontakt
- mit Kabelknickschutz und Deckel
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, bis H07RN-F

## Technische Daten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ampere            | 16 A             |
| Pole              | 2 p+E            |
| Volt              | 230 V            |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt   |
| Kontakt           | standard         |
| Schutzart         | IP 44            |
| Gewicht           | 83 g             |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, AT, ÖVE |

## Abmessungen

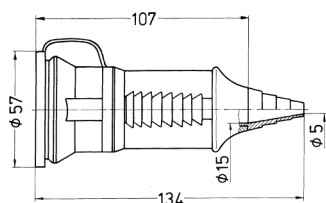

Zeichnung  
3 MB 39

Maße in mm