


## Raststeckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11510K

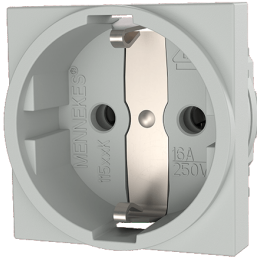


- ohne Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
- auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Steckklemmen
Kontakt	standard
Schutzart	IP 20
Flansch	45x45 mm
Gewicht	32 g
Prüfzeichen	DE, VDE, RU, EAC (Zwangszulassung)

## Abmessungen

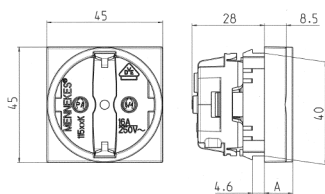

Zeichnung 1 MB 457 Maße in mm	Maße A
SCHUKO	11,0
Franz./belgische Norm	8,5
Dänische Norm	8,5