

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14206




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- X-CONTACT®
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 882 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE, CN, CQC |

Abmessungen

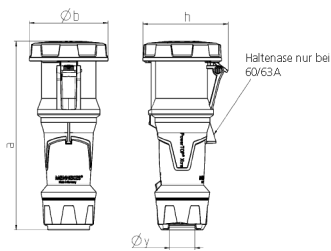

| Zeichnung 3 MB 68 | Amp. Pole | 63 | | | 125 | | |
|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| | b | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
| | h | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
| | y | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| schnitt von bis mm? | | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |