

Anbausteckdose SCHUKO® TM

Bestellnr. 17039




- Schraubkontakt
- Bajonettdeckel am Band
- ovaler Flansch
- zwei Befestigungslöcher (Form BS)
- Anschluss-Schutzkappe, Bestellnr. 19027706, bei Bedarf lieferbar nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Gewicht	94 g
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen

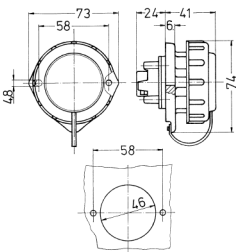

Zeichnung
1 MB 301

Maße in mm