

## Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2213




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

## Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	7 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Gewicht	349 g
Prüfzeichen	CN,CQC

## Abmessungen

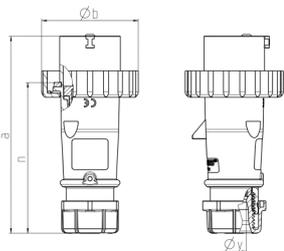

Zeichnung	Amp.	16	32
2 MB 218	Pole	7	7
Maße in mm	a	147	180
	b	87	101
	n	114	138
	y	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	2,5
schnitt von bis mm <sup>1</sup>		-2,5	-6