

AMAXX® Steckdosenkombination mit eichrechtskonformem Energiezähler

Bestellnr. 924681




- mit eichrechtskonformem Energiezähler
- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 2 LS 16 A, 1 p, C • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

Abmessungen

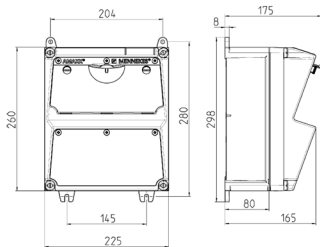

Zeichnung 1 MB 521

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 32 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.