


Anbausteckdose

Bestellnr. 10712

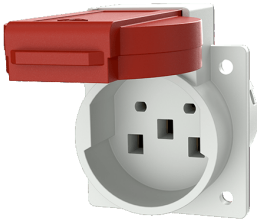


- Schweizer System
- Typ 25
- mit Klappdeckel
- 5 Schraubklemmen
- Nicht kombinierbar mit Wandsteckdosen Unterteil 10714, 10715 oder 10716.

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 54
Flansch	50x50 mm
Bohrloch	38x38 mm
Gewicht	42 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

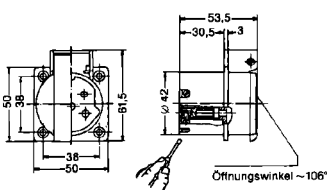

Zeichnung
1 MB 424
Maße in mm