


Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11531

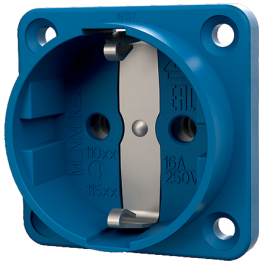


- ohne Klappdeckel
- 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
- Andere Farben auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 2 p+E |
| Volt | 230 V |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 20 |
| Flansch | 50x50 mm |
| Bohrloch | 38x38 mm |
| Gewicht | 31 g |
| Prüfzeichen | VDE, EAC, Kema |

Abmessungen

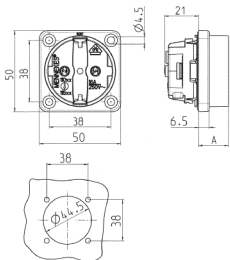

| Zeichnung 1 MB 450 Maße in mm | Maße A |
|-------------------------------------|--------|
| SCHUKO | 18,3 |
| Franz./belgische Norm | 15,8 |
| Dänische Norm | 15,8 |