


Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11611

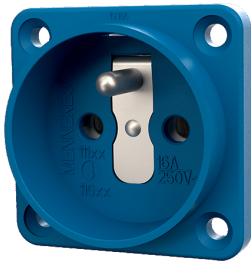


- französisch/belgische Norm
- ohne Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
- Andere Farben auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 3 p+E |
| Volt | 230 V |
| Anschlussstechnik | Steckklemmen |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 20 |
| Flansch | 50x50 mm |
| Bohrloch | 38x38 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen

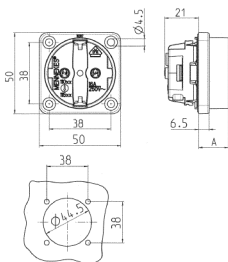

| Zeichnung 1 MB 450 Maße in mm | Maße A |
|-------------------------------------|--------|
| SCHUKO | 18,3 |
| Franz./belgische Norm | 15,8 |
| Dänische Norm | 15,8 |