

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13136




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	600-690 V
Uhrzeitstellung	5 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 44
Gewicht	700 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen

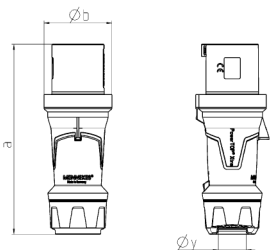

Zeichnung 2 MB 226	Amp. Pole	63		
		3	4	5
Maße in mm	a	250	250	250
	b	90	90	90
	y	36	36	36
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm ²		6	6	6
		—16	—16	—16