

## Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13597




- Schraubanschlusstechnik **ErgoCONTACT®**
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

### Technische Daten

|                  |   |
|------------------|---|
| Ampere           | 16 A  |
| Pole             | 5 p   |
| Volt             | 50-500 V  |
| Uhrzeitstellung  | 1 h   |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®                    |
| Kontakt          | vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart        | IP 54   |
| Gewicht          | 195 g   |
| Prüfzeichen      | VDE   |

### Abmessungen

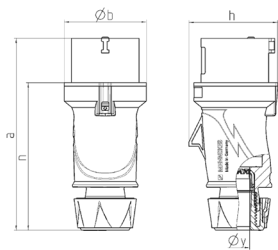

| Zeichnung<br>2 MB 253   | Amp.<br>Pole | 16   |      | 32  |
|-------------------------|--------------|------|------|-----|
|                         |              | 3    | 5    | 5   |
| Maße in mm              | a            | 154  | 163  | 196 |
|                         | b            | 55   | 68   | 78  |
|                         | h            | 58   | 74   | 86  |
|                         | n            | 118  | 126  | 151 |
|                         | y            | 14,5 | 16   | 22  |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 1    | 1    | 2,5 |
| schnitt von bis mm²     |              | -2,5 | -2,5 | -6  |