

## Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14220




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- **X-CONTACT®**
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

### Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	4 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gewicht	1550 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

### Abmessungen

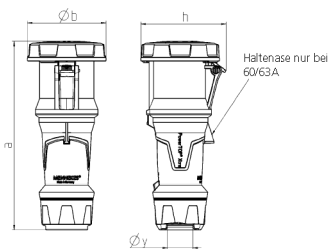

Zeichnung 3 MB 68	Amp. Pole	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6	25	25	25
schnitt von bis mm²		-16	-16	-16	-50	-50	-50