

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1813




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 67 |
| Flansch | 85x75 mm |
| Bohrloch | 60x60 mm |
| Gewicht | 254 g |
| Prüfzeichen | VDE, EAC, CQC |

Abmessungen

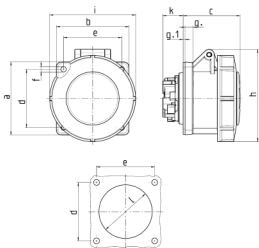

| Zeichnung | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 467 | Pole | | | | | | |
| Maße in mm | a | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| | b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | c | 60 | 61 | 61 | 69 | 69 | 72 |
| | d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 83 | 88 | 95 | 99 | 99 | 105 |
| | i | 78 | 85 | 96 | 103 | 103 | 110 |
| | k | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 38 |
| | l | 43 | 52 | 54 | 60 | 60 | 65 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm ² | | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |