

## Energiepoller Leergehäuse

Bestellnr. 18502AZ



- Aus Stahlrohr
- Wandstärke 4,5 mm
- feuerverzinkt
- nass lackiert
- Farbe: anthrazitgrau
- Eisenglimmer DB703
- anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
- Maße (H x Ø): 1400 x 325 mm (innen)
- Gewicht: ca. 100 kg
- Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 100 mm
- Bodenmontageflansch: Ø 450 mm
- 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
- zur Befestigung auf vorhandenes Fundament

## Technische Daten

|             |         |
|-------------|---------|
| Gewicht     | 80000 g |
| Prüfzeichen | EAC     |


## Abmessungen

Draufsicht auf die Bodenplatte



Die Versorgungsöffnung liegt zwischen 2. Bohrungen in der Bodenplatte 4 x Ø 15.5

Bestell-Nr.: 18502AZ  
Farbe: anthrazitgrau

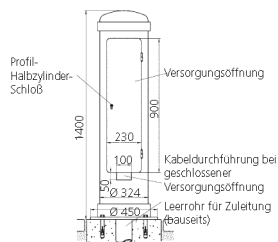

Zeichnung  
1 MB 445

Maße in mm