

## Winkelstecker

Bestellnr. 315




- Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen

## Technische Daten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ampere            | 16 A                 |
| Pole              | 4 p                  |
| Volt              | 400 V                |
| Uhrzeitstellung   | 6 h                  |
| Hertz             | 50-60 Hz             |
| Anschluss technik | Schraubkontakt       |
| Kontakt           | vernickelte Kontakte |
| Schutzart         | IP 44                |
| Gewicht           | 138 g                |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC             |

## Abmessungen

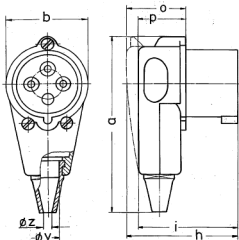

| 2 MB 45   | Amp. |      |     |
|---|------|------|-----|
|   | 16   | 32   |     |
|   | Pole | 4    | 5   |
| Maße in mm  | a    | 129  | 101 |
|   | b    | 58   | 72  |
|   | h    | —    | 115 |
|   | i    | 71   | —   |
|   | o    | —    | 70  |
|   | p    | 35   | —   |
|   | y    | 17,5 | 22  |
|   | z    | 7    | 11  |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | 1    | 2,5 |
|   |      | —2,5 | —6  |