

## Kupplung PowerTOP®

Bestellnr. 3873




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung und außenliegende Zugentlastung

### Technische Daten

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Ampere            | 16 A                              |
| Pole              | 4 p                               |
| Volt              | 230 V                             |
| Uhrzeitstellung   | 9 h                               |
| Hertz             | 50-60 Hz                          |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt                    |
| Kontakt           | hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart         | IP 67                             |
| Gewicht           | 254 g                             |
| Prüfzeichen       | VDE, EAC                          |

### Abmessungen

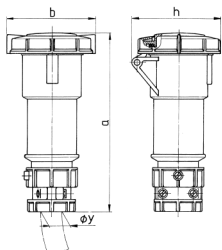

| Zeichnung<br>3 MB 48/3  | Amp.<br>Pole | 16   |      |      | 32   |      |      |
|-------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                         |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Maße in mm              | a            | 171  | 182  | 194  | 217  | 217  | 229  |
|                         | b            | 78   | 85   | 96   | 103  | 103  | 110  |
|                         | h            | 79   | 88   | 95   | 99   | 99   | 105  |
|                         | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| schnitt von bis mm²     |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6   | -6   | -6   |