

Kupplung PowerTOP®

Bestellnr. 3966




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung und außenliegende Zugentlastung

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 318 g |
| Prüfzeichen | EAC, CQC |

Abmessungen

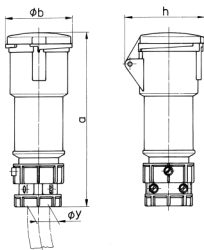

| Zeichnung 3 MB 51/3 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 165 | 180 | 190 | 214 | 214 | 223 |
| | b | 60 | 68 | 76 | 82 | 82 | 89 |
| | h | 76 | 84 | 90 | 92 | 92 | 99 |
| | y | 19 | 19 | 22 | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |