

## Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4173




- Schraubkontakt
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbares Sicherheitsschloss
- zwei Schlüssel
- im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
- auch mit gleicher Schließung lieferbar
- für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
- Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	217 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

## Abmessungen

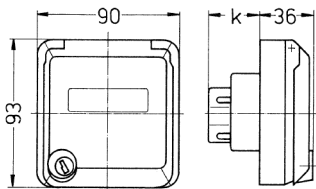

Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 320	Pole						
Maße in mm	k	32	32	32	48	48	48
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6