

## Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose

Bestellnr. 4902




- französisch/belgische Norm
- Schraubkontakt
- mit UP-Einbaudose
- ballwurfsicher nach DIN 18032

### Technische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| Ampere      | 16 A     |
| Pole        | 2 p+E    |
| Volt        | 230 V    |
| Hertz       | 50-60 Hz |
| Schutzart   | IP 44    |
| Gewicht     | 230 g    |
| Prüfzeichen | EAC      |

### Abmessungen

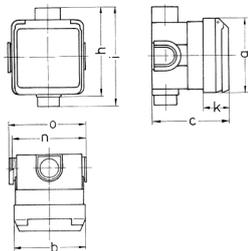

| Zeichnung<br>1 MB 336                          | Amp.<br>Pole | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm                                     | a            | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  |
|  | b            | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|  | c            | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
|  | h            | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|  | i            | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  | k            | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  |
|  | n            | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  |
|  | o            | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² |              | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |              | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |