

## Lasttrennschalter

Bestellnr. 52243




- robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
- in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
- ausgezeichnete Schaltleistung
- Ausschaltleistung gemäß IEC 60947-3 (bis 690V)
- Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
- Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
- Möglichkeit für zusätzliche Kontakte

## Technische Daten

Ampere	40 A
Pole	3 p
Motorleistung	AC3/440V = 18,5 kW
Gewicht	1454 g
Prüfzeichen	EAC

## Abmessungen

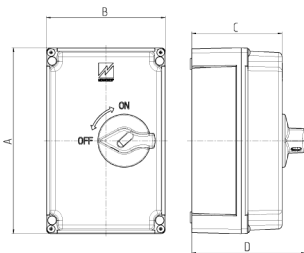

Zeichnung	Amp.	25	40	80
1 MB 412/3	Pole	3/3+HS	3/3+HS	3/3+HS
Maße in mm	A	170	263	263
	B	118	168,5	168,5
	C	98	130	130
	D	131	161	161