

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5679A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- 3-pol. Sicherungssockel NH 00
- auf Wunsch mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

## Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	7980 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen

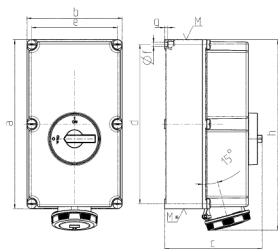

Zeichnung	Amp.	125		
		3	4	5
1 MB 177	Pole			
Maße in mm	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	270	270	270
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g	9	9	9
	h	519	519	519
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
Leitung bis mm Ø		44	44	44
Klemmen für Leiterquer-		25	25	25
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		—70	—70	—70