

## Stecker

Bestellnr. 635A




- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p
Volt	50 V
Uhrzeitstellung	10 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	141 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen

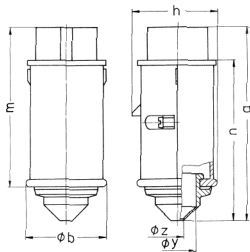

Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
<b>2 MB 159</b>	<b>Pole</b>				
Maße in mm	a	130	130	130	130
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	108	108	108	108
	n	107	107	107	107
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquer-		4	4	4	4
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		—10	—10	—10	—10