

## Stecker

Bestellnr. 661A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p
Volt	50 V
Uhrzeitstellung	10 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	163 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen

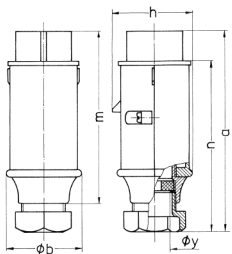

Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
2 MB 158	Pole				
Maße in mm	a	150	150	150	150
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	128	128	128	128
	n	130	130	130	130
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10