


EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70276

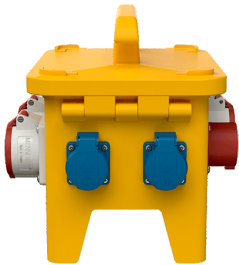


- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Neozed D 01, 3 p • 2 Neozed D 01, 1 p |
| Vorsicherung max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 0.75 |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 400 V |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 6644 g |
| Länge | 306 mm |
| Höhe | 288 mm |
| Breite | 230 mm |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen

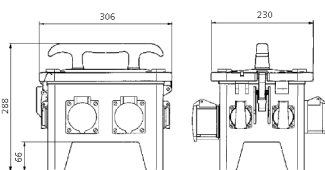

Zeichnung
5 MB 48a

Maße in mm