


## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70410

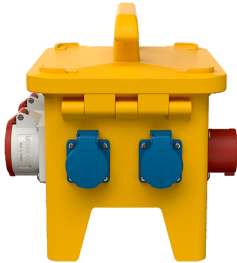


- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2   |
| SCHUKO®              | 4   |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 16 A  |
| InA                  | 16 A  |
| RDF                  | 1   |
| Anschluss/Zuleitung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 400 V</li> </ul>               |
| Schutzart            | IP 44   |
| Gehäusematerial      | Vollgummi   |
| Gewicht              | 6485 g  |
| Länge                | 306 mm  |
| Höhe                 | 288 mm  |
| Breite               | 230 mm  |
| Prüfzeichen          | EAC   |

### Abmessungen

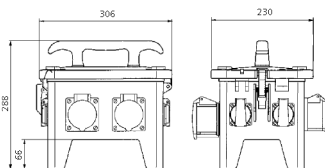

Zeichnung  
5 MB 48a

Maße in mm