

## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70438




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| SCHUKO®             | 8   |
| Absicherung         | • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A                            |
| Vorsicherung max.   | 16 A  |
| InA                 | 16 A  |
| RDF                 | 1   |
| Anschluss/Zuleitung | • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V |
| Schutzart           | IP 44   |
| Gehäusematerial     | Vollgummi   |
| Gewicht             | 7020 g  |
| Länge               | 306 mm  |
| Höhe                | 288 mm  |
| Breite              | 230 mm  |
| Prüfzeichen         | EAC   |

### Abmessungen

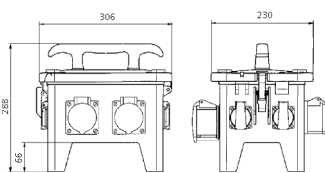

Zeichnung  
5 MB 48a  
Maße in mm