


## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70443

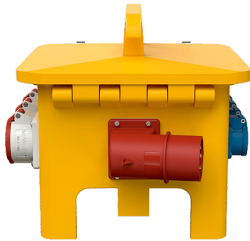


- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Vorsicherung max.	63 A
InA	51 A
RDF	0.4
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Anbaugerätestecker 63 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	12000 g
Länge	360 mm
Höhe	330 mm
Breite	340 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen

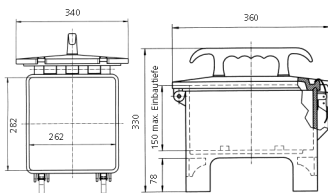

Zeichnung  
5 MB 43

Maße in mm