

## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70446




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	3
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Neozed D 01, 3 p</li> <li>• 2 Neozed D 01, 1 p</li> </ul>
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	10200 g
Länge	360 mm
Höhe	330 mm
Breite	340 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen

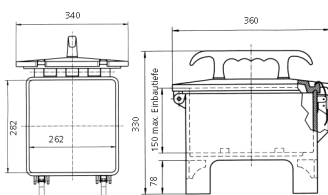

Zeichnung  
5 MB 43

Maße in mm