

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7169




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abgesichert mit FI-Schalter (0,03 A)
- andere Nennfehlerströme auf Anfrage

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2600 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen

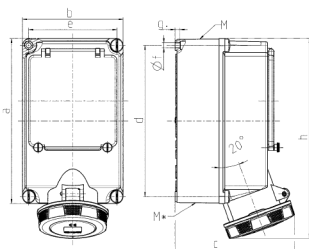

Zeichnung	Amp.	63	
1 MB 619	Pole	4	5
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	191	191
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	319	319
	M	40	40
	M*	2x40	2x40
Leitung bis mm Ø		27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		—25	—25