

Wandsteckdose

Bestellnr. 75174




- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mit Schütz
- elektrische Verriegelung
- Einführungsstutzen bis 65 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
- Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

Technische Daten

Ampere	400 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 55
Gewicht	25000 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

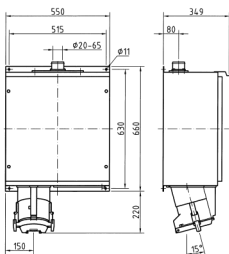

Zeichnung
1 MB 404/2

Maße in mm