

## Stecker ProTOP®

Bestellnr. 757




- Schraubkontakt
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 5 p            |
| Volt              | 50-500 V       |
| Uhrzeitstellung   | 10 h           |
| Hertz             | 100-300 Hz     |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gewicht           | 180 g          |

## Abmessungen

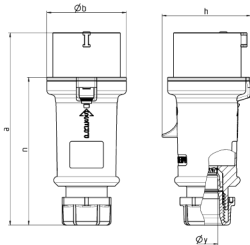

| Zeichnung                       | Amp. | 16   |       |       | 32   |      |     |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-----|
|                                 |      | 3    | 4     | 5     | 3    | 4    | 5   |
| 2 MB 214                        | Pole |      |       |       |      |      |     |
| Maße in mm                      | a    | 148  | 160   | 160   | 197  | 197  | 197 |
|                                 | b    | 55   | 65,6  | 65,6  | 75   | 75   | 75  |
|                                 | h    | 61   | 72,5  | 72,5  | 80,5 | 80,5 | 85  |
|                                 | n    | 112  | 123,5 | 123,5 | 152  | 152  | 152 |
|                                 | y    | 14,5 | 16    | 16    | 22   | 22   | 22  |
| Klemmen für Leiterquer-         |      | 1    | 1     | 1     | 2,5  | 2,5  | 2,5 |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | -2,5 | -2,5  | -2,5  | -6   | -6   | -6  |