

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920035




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1   |
| SCHUKO®              | 2   |
| Absicherung          | • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A                            |
| Vorsicherung max.    | 16 A  |
| InA                  | 16 A  |
| RDF                  | 1   |
| Anschluss/Zuleitung  | • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V |
| Schutzart            | IP 44   |
| Gehäusematerial      | Kunststoff  |
| Gewicht              | 3615 g  |
| Höhe                 | 260 mm  |
| Breite               | 225 mm  |

### Abmessungen

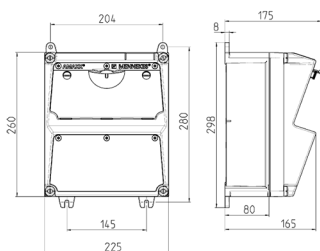

Zeichnung 1 MB 521

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen         | Schutzart | Tiefe  |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44     | 175 mm |
|                    | IP 67     | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44     | 204 mm |
|                    | IP 67     | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44     | 209 mm |
|                    | IP 67     | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44     | 221 mm |
|                    | IP 67     | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44     | 248 mm |
|                    | IP 67     | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 32 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.