

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930025




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	6860 g
Höhe	390 mm
Breite	225 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen

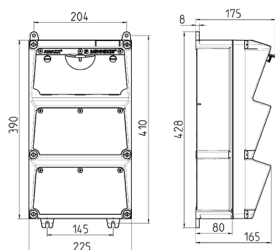

Zeichnung 1 MB 522

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 67	205 mm
	IP 44	209 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 67	213 mm
	IP 44	221 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 67	227 mm
	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.