

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930278SW




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1   |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1   |
| SCHUKO®              | 2   |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 40 A  |
| InA                  | 38 A  |
| RDF                  | 0.6   |
| Anschluss/Zuleitung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>   |
| Schutzart            | IP 44   |
| Gehäusematerial      | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit   |
| Gewicht              | 5520 g  |
| Höhe                 | 390 mm  |
| Breite               | 225 mm  |
| Prüfzeichen          | EAC   |

### Abmessungen

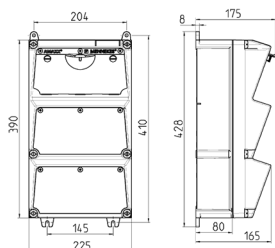

Zeichnung 1 MB 522

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen         | Schutzart | Tiefe  |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44     | 175 mm |
|                    | IP 67     | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44     | 204 mm |
|                    | IP 67     | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44     | 209 mm |
|                    | IP 67     | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44     | 221 mm |
|                    | IP 67     | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44     | 248 mm |
|                    | IP 67     | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.