

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940014




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anschnarnt
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Vorsicherung max.	40 A
InA	40 A
RDF	0.9
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	6700 g
Höhe	520 mm
Breite	225 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen

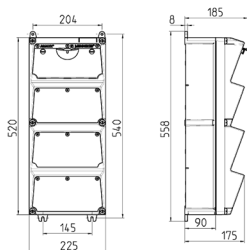

Zeichnung 1 MB 523

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.