

## Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 1070




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

## Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 32 A  |
| Pole              | 7 p   |
| Volt              | 500 V   |
| Uhrzeitstellung   | 7 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| Schutzart         | IP 44   |
| Gewicht           | 346 g   |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC  |

## Abmessungen

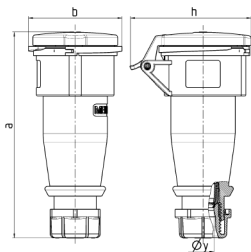

| Zeichnung                                      | Amp.<br>Pole | 32   |     |
|--|--------------|------|-----|
|  |              | 7    | 7   |
| Maße in mm                                     | a            | 167  | 208 |
|  | b            | 76   | 89  |
|  | h            | 98   | 108 |
|  | y            | 16   | 22  |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² |              | 1    | 2,5 |
|  |              | —2,5 | —6  |