

## Winkelstecker SCHUKO®

Bestellnr. 10818




- Schraubkontakt
- mit Kabelverschraubung
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, bis H07RN-F

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	126 g
Prüfzeichen	EAC

## Abmessungen

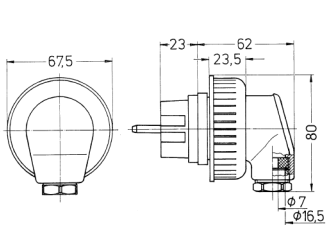

Zeichnung  
2 MB 161

Maße in mm