

## Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11661




- französisch/belgische Norm
- ohne Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Andere Farben auf Anfrage

## Technische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Ampere            | 16 A         |
| Pole              | 2 p+E        |
| Volt              | 230 V        |
| Anschlussstechnik | Steckklemmen |
| Kontakt           | standard     |
| Schutzart         | IP 20        |
| Flansch           | 50x50 mm     |
| Bohrloch          | 38x38 mm     |
| Gewicht           | 31 g         |
| Prüfzeichen       | EAC          |

## Abmessungen

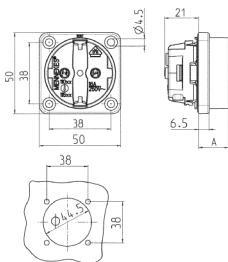

| Zeichnung<br>1 MB 450<br>Maße in mm | Maße A |
|-------------------------------------|--------|
| SCHUKO                              | 18,3   |
| Franz./belgische Norm               | 15,8   |
| Dänische Norm                       | 15,8   |