

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13511




- Schraubanschlusstechnik **ErgoCONTACT®**
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den ProTOP® Stecker 659

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	standard
Schutzart	IP 54
Gewicht	244 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen

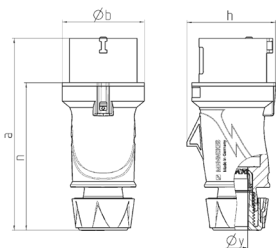

Zeichnung Z MB 253	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	154	163	196
	b	55	68	78
	h	58	74	86
	n	118	126	151
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5
schnitt von bis mm ²		-2,5	-2,5	-6