

## Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13586




- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

### Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	10 h
Hertz	100-300 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 54
Prüfzeichen	VDE

### Abmessungen

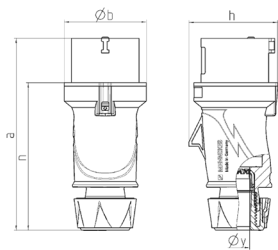

Zeichnung	Amp.	16		32
		Pole		5
2 MB 253		3	5	5
Maße in mm	a	154	163	196
	b	55	68	78
	h	58	74	86
	n	118	126	151
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-6