

Wandsteckdose

Bestellnr. 143




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gewicht	2102 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen

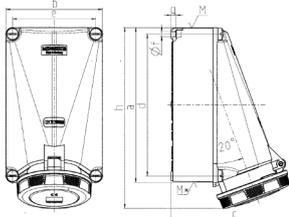

Zeichnung	Amp.	125	
		4	5
1 MB 16Z	Pole		
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
	Leitung bis mm Ø	38	38
	Klemmen für Leiterquer-	25	25
	schnitt von bis mm²	—35	—35